


品番 : EA986RH-14

品名 : 36mm 戸車(A型・ホ°リアセタル樹脂車・ステンス枠)

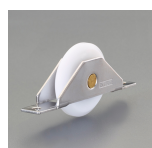

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 950円(税抜) / 1,045円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 950円(税抜) / 1,045円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2026/04/10 09:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1704ページ                       |      |   |



#### 仕様

|           |   |         |      |
|-----------|---|---------|------|
| サイズ(mm)   | L:76 P:66 D:φ36 D1:8 W:<br>20.5 W1:14 t:1.5 | 耐荷重(2個) | 40kg |
| 材質        | 車:ポリアセタル樹脂<br>枠:ステンレス(SUS304)               |         |      |
| A型(Vレール用) |   |         |      |
| ペアリング入り   |   |         |      |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.