
 


品番：EA986RH-4

品名：30mm 戸車(平型/ポリアセタル樹脂車/鋼板枠)

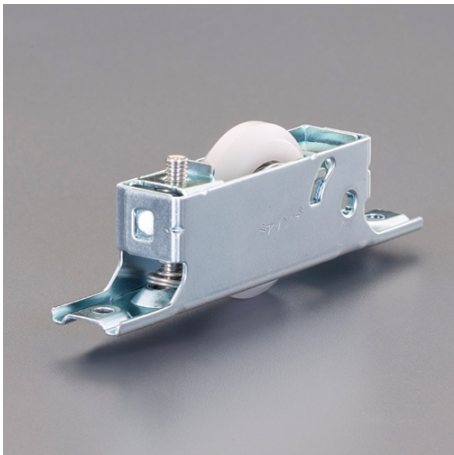

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 675円(税抜)／ 743円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 675円(税抜)／743円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 15 (2026/03/12 17:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1704ページ                       |      |   |



仕様

|           |                          |         |                            |
|-----------|--------------------------|---------|----------------------------|
| 材質        | 車:ポリアセタル樹脂、枠:鋼板(3価クロメート) | サイズ     | 86(W)×20(D)×14.6(H)mm      |
| 車輪径       | 30mm                     | 耐荷重(2個) | 40kg                       |
| 上下調整可能高さ  | 6mm                      | 堀込みサイズ  | 長さ:55mm、幅:14.6mm、深さ:17.5mm |
| 車高調整付±3mm |                          |         |                            |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.