

品番：EA986RJ-12

品名：14-22mm 戸車(サッシ用・POM車・ステンス枠/2個)


 


販売価格	2,080円(税抜)／2,288円(税込)		
カタログ価格	2,080円(税抜)／2,288円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/16 14:23現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1753ページ		



品番	EA986RJ-12
品名	14-22mm 戸車(サッシ用・POM車・ステンス枠/2個)
材質	SUS304
車形状	丸
取付枠可能幅	14~22mm
上下調整可能高さ	5mm
入数	2個
耐荷重	20kg(2個)

品番	EA986RJ-12
品名	14-22mm 戸車(サッシ用・POM車・ステンス枠/2個)
材質	SUS304
車形状	丸
取付枠可能幅	14~22mm
上下調整可能高さ	5mm
入数	2個
耐荷重	20kg(2個)

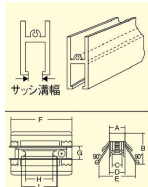

仕様

材質	SUS304	車の材質	POM(ポリアセタール)
取付枠可能幅	14~22mm	上下調整可能高さ	5mm
耐荷重	20kg(2個)	入数	2個
車形状	丸		

補修用として、また新しい建具にも御使用頂けます。
この品物には横ズレ防止部分に尖った箇所があります。手でこの箇所に触れないようにお取り扱い下さい。
(取替説明) ①古い戸車を取りはずし、はめ込みます。 ②プラスドライバーで調節ネジを締め付け、戸車の高さの調節をします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.