


品番：EA986RM-75C

品名：75x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

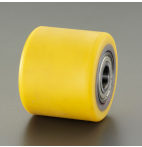

販売価格	8,900円(税抜)／9,790円(税込)		
カタログ価格	8,900円(税抜)／9,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/23 09:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
■優 ■良 ■可 Very good

Operating noise (静音性)
■優 ■良 ■可 Good

Floor surface preservation (床面保護)
■優 ■良 ■可 Good

硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
630kg


ボールベアリング

ボールベアリングは高剛性、ハイスピードで回転します。目詰りに耐え、移動時に摩擦を減らす効果があります。

スチールボール付のベアリングは、摩擦が非常に少なく、コンクリート面にダメージを与えずに移動できます。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪の長所】

- 転がり抵抗が少なく、移動が楽。
- 転がり音が静か。
- 転がり速度が速い。
- 転がり距離が長い。
- 転がり角度が広い。
- 転がり方向が正確。
- 転がり速度が速い。
- 転がり距離が長い。
- 転がり角度が広い。
- 転がり方向が正確。

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール	車輪径×幅	75×75mm
軸径	20mm	耐熱温度	-20～70℃
耐荷重	630kg		

耐摩耗性が高く耐化学薬品性や床面保護にも優れたポリウレタン製タイヤ

ハンドリフト用

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能