


品番：EA986RM-80

品名：80x56mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

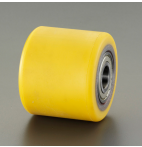

販売価格	8,700円(税抜)／9,570円(税込)		
カタログ価格	8,700円(税抜)／9,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/03/23 10:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
■優 良 品 Very good

Operating noise (静音性)
■優 良 品 Good

Floor surface preservation (床面保護)
■優 良 品 Good

硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
500kg



ボールベアリング

ボールベアリングは高荷重、ハイスピードで回転します。また軸方向に移動を防止する効果があります。

スチールボール付のベアリングの両面を樹脂で覆った構造になっています。摩擦が非常に少なく、インプラントがスムーズに入ります。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪の長所】

- 転抵抗が少なく、走行性が良い。
- 静音性が高い。
- 床面保護に優れている。
- 耐摩耗性が高い。
- 耐化学薬品性が高い。

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	80×56	軸径(mm)	20
軸幅	56mm	耐荷重(kg)	500
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20～70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	858	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
ハンドリフト用
耐摩耗性が高く耐化学薬品性や床面保護にも優れたポリウレタン製タイヤ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.