


品番：EA986RM-80B

品名：80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

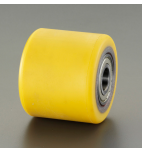

販売価格	9,900円(税抜)／10,890円(税込)		
カタログ価格	9,900円(税抜)／10,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/11/26 14:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1747ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
●●●● Very good
Operating noise (静音性)
●●●● Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Good

硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
630kg



ボールベアリング

ボールベアリングは高荷重、ハイスピードで回転します。且つ軸方向に移動を防止する効果があります。

スターボール付のチェーンの両端に、摩擦が非常に少なく、コンプライアンスが導入されています。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪シリーズの特徴】

- 転抵抗 ●●●● 静音性 ●●●● 床面保護
- 転抵抗 ●●●● 静音性 ●●●● 床面保護
- 転抵抗 ●●●● 静音性 ●●●● 床面保護

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	80×70	軸径(mm)	20
軸幅	70mm	耐荷重(kg)	630
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20～70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,044	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
ハンドリフト用
耐摩耗性が高く耐化学薬品性や床面保護にも優れたポリウレタン製タイヤ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.