


品番：EA986RM-80C

品名：80x40mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

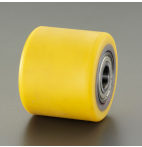

販売価格	7,910円(税抜)／8,701円(税込)		
カタログ価格	7,910円(税抜)／8,701円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/23 09:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
■優 ■良 ■可
Operating noise (静音性)
■優 ■良 ■可
Floor surface preservation (床面保護)
■優 ■良 ■可

硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
350kg



ボールベアリング



ポリウレタン車輪



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール	車輪径×幅	80×40mm
軸径	20mm	耐熱温度	-20～70℃
耐荷重	350kg		

耐摩耗性が高く耐化学薬品性や床面保護にも優れたポリウレタン製タイヤ

ハンドリフト用

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能