


品番：EA986RM-82

品名：82x60mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

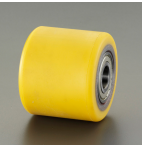

販売価格	9,000円(税抜)／9,900円(税込)		
カタログ価格	9,000円(税抜)／9,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/23 10:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
●●●● Very good
Operating noise (静音性)
●●● Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●● Good

硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
550kg

規格 品目 単位 在庫状況
82x60mm 1個 在庫あり

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- 転がり抵抗が少なく、燃費が省けます。
- 転がり音が静かです。
- 転がり抵抗が少なく、燃費が省けます。
- 転がり音が静かです。

ボールベアリング

ボールベアリングは、ハイ
スピードで回転し、ハ
イロードに耐えること
が得意です。また、機
械的な損傷を防止する
効果があります。

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	82×60	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	550
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20～70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	918	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
ハンドリフト用
耐摩耗性が高く耐化学薬品性や床面保護にも優れたポリウレタン製タイヤ
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.