
品番: EA986RX-5

品名:50x18mm/17mm ガイドローラー(ポリウレタン製)

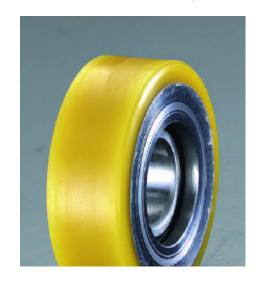

販売価格	7,570円(税抜)/8,327円(税込)				
カタログ価格	7,570円(税抜)/8,327円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/10 05:19現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1751ページ				







Rolling resistance (标图拍)
Wery good
Operating noise (静音性)
Well of the servation (床面付







負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	50×18	軸径(mm)	17		
軸幅	10mm	耐荷重(kg)	100 (4 km/h)		
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃		
重量(g)	102	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール		
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能					
耐摩耗性にも優れています					

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.