

品番 : EA986S-95


品名 : 55.5x26.0mm [スチール製]ローラーキャスター



販売価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
カタログ価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/14 22:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



品番	EA986S-95
品名	55.5x26.0mm [スチール製]ローラーキャスター
外径(mm)	55.5
ローラー径(mm)	26
材質	本体:スチール(無電解ニッケルメッキ)、ローラー:SUS440、軸・カバー:SUS304

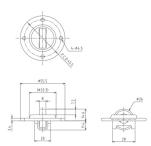

カタログ訂正

24/12/16 材質の訂正。誤:SUS304、正:本体:スチール(無電解ニッケルメッキ)(9025 No.55,56)

仕様

耐荷重(kg)	30	外径(mm)	55.5
全高(mm)	26	ローラー径	26mm
材質	本体:スチール(無電解ニッケルメッキ) ローラー:SUS440 軸・カバー:SUS304	重量	73g

下向き、横向き使用可能

高さが低いので設備や装置の低床化に。

自由度を規制させたい場合などにおすすめです。

代替品

	品番 EA986S-91 コメント スチール製
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

