



品番：EA986SB-150

品名：150x 50mm 車輪(耐熱・フレーションベアリング・鋳鋼製)

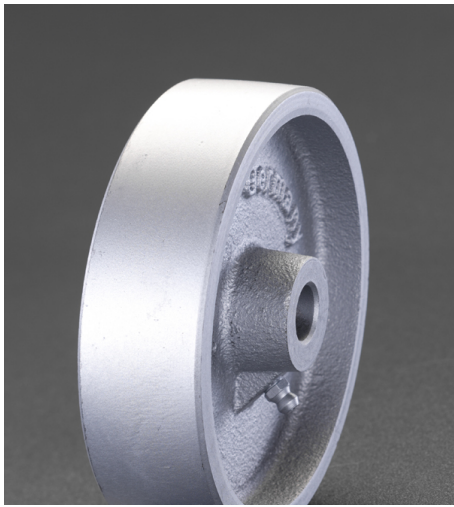

販売価格	9,440円(税抜) / 10,384円(税込)		
カタログ価格	9,440円(税抜) / 10,384円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 14:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		

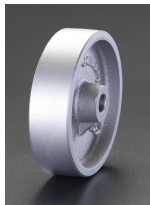

硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

耐荷重  
900kg



Rolling resistance(転抵抗)

■■■■■ Excellent

Operating noise(騒音性)

■■■■■ Sufficient

Floor surface preservation(床面保護)

■■■■■ Sufficient



地面を転がる旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

### 仕様

車輪径×幅(mm)	150×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	900 (4 km/h)
耐熱温度	-100~600℃	重量(g)	2,865
材質	鋳鉄		

※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください

耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

低温から高温まで幅広い環境で使用可能

地面を転がる旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

車輪は切削仕上げの頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製

シルバー塗装

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.