



品番 : EA986SB-150

品名 : 150x 50mm 車輪(耐熱・フレンペアリング・鋳鉄製)

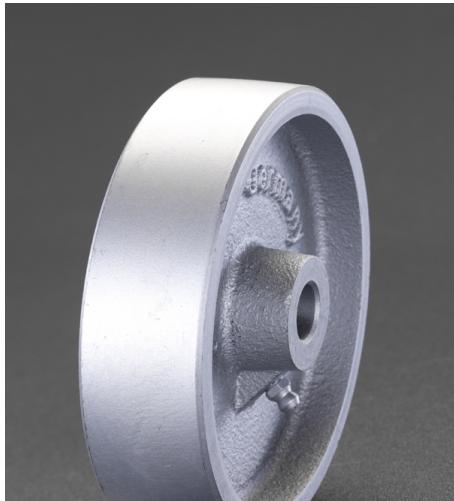

販売価格	9,440円(税抜) / 10,384円(税込)		
カタログ価格	9,440円(税抜) / 10,384円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 02:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		

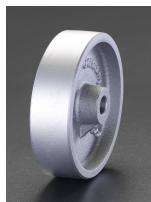

フレンペアリング

硬度	A
騒音	E
転抵抗	A

耐荷重
900kg



Rolling resistance(転抵抗)

■■■ Excellent

Operating noise(静音性)

■○○ Sufficient

Floor surface preservation(床面保護)

■○○○ Sufficient

標準・検査・結果のランダム化

●●●● Excellent

地面を転がる旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

仕様

車輪径×幅(mm)	150×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	900 (4 km/h)
耐熱温度	-100~600°C	重量(g)	2,865
材質	鋳鉄		

※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください

耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

低温から高温まで幅広い環境で使用可能

地面を転がる旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

車輪は切削仕上げの頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製

シルバー塗装

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.