



品番：EA986SB-200

品名：200x 50mm 車輪(耐熱・フレーションベアリング・鋳鋼製)

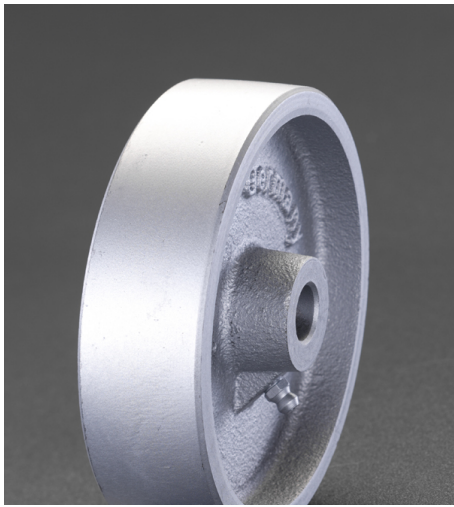

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,900円(税抜) / 14,190円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,900円(税抜) / 14,190円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/04 16:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1699ページ | | |

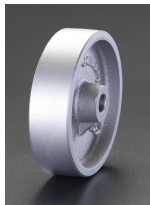

| | | |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| A | E | A |



Rolling resistance(転抵抗)

■■■■■ Excellent

Operating noise(騒音性)

■■■■■ Sufficient

Floor surface preservation(床面保護)

■■■■■ Sufficient



地面を転がる旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

仕様

| | | | |
|-----------|-----------|---------|----------------|
| 車輪径×幅(mm) | 200×50 | 軸径(mm) | 20 |
| 軸幅 | 60mm | 耐荷重(kg) | 1,100 (4 km/h) |
| 耐熱温度 | -100~600℃ | 重量(g) | 4,580 |
| 材質 | 鋳鉄 | | |

※表面圧力が高いため、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください

耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

低温から高温まで幅広い環境で使用可能

地面を転がる旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

車輪は切削仕上げの頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製

シルバー塗装

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.