


品番：EA986SC-200

品名：200x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッド・スチール製)

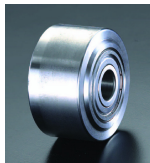

販売価格	69,100円(税抜) / 76,010円(税込)		
カタログ価格	69,100円(税抜) / 76,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 04:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



Rolling resistance(転抵抗)  
■●●●● Excellent  
Operating noise(音響性)  
■□□□□ Sufficient  
Floor surface preservation(床面保護)  
■□□□□ Sufficient

ボールベアリング  
ボールベアリングは、高い回転精度と低摩擦を実現します。また、機械的に保護されたボールは、摩耗が少なく、長寿命で動作します。  
スチールボールの内径は、ボールの潤滑を確保し、摩擦が少なくなり、ロングライフが実現されています。

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

### 仕様

材質	ソリッドスチール	車輪径×幅	200×55mm
軸径	50mm	耐熱温度	-20~120℃
耐荷重	6000kg		

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がり回転する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意してください

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.