


品番：EA986SC-250

品名：250x 65mm 車輪(ボールベアリング・ソリッド・スチール製)

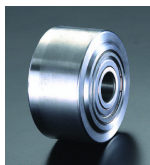

販売価格	113,600円(税抜) / 124,960円(税込)		
カタログ価格	113,600円(税抜) / 124,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 04:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度 騒音 転抵抗
A E A

耐荷重
10000kg



Rolling resistance(転抵抗)

■■■■■■■■ Excellent

Operating noise(静音性)

■■■■■■ Sufficient

Floor surface preservation(床面保護)

■■■■■■ Sufficient

ボールベアリング

ボールベアリングは高速度・高負荷・高衝撃に耐えることが必要です。また、衝撃に耐えるためには、適切な潤滑剤の塗布が必要です。

※ボールベアリング内、レースの隙を埋め、隙間が空気に満たされ、このラップグリースが注入されていく必要があります。

※詳細は、お近くのESCO営業所までお問い合わせください。

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	250×65	軸径(mm)	70
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	10,000 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	21,762
材質	ソリッドスチール		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がり回転する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.