


品番：EA986SC-80

品名：80x 40mm 車輪(ボールベアリング・ソリッド・スチール製)

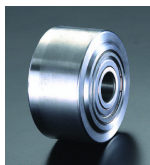

販売価格	9,320円(税抜) / 10,252円(税込)		
カタログ価格	9,320円(税抜) / 10,252円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 14:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



ボールベアリング
ボールベアリングは、高速度・高荷重・高回転・高衝撃に耐えるために、鋼球と鋼製の内外輪を組み合わせ、鋼球が鋼製の内外輪の溝に滑らかに転がるように設計されています。また、鋼球の表面には、高硬度のセラミックコートが施されています。



Rolling resistance(転抵抗)
■●●●●● Excellent
Operating noise(静音性)
■□□□□ Sufficient
Floor surface preservation(床面保護)
■□□□□ Sufficient

硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



衝撃に強い高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	80×40	軸径(mm)	20
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	1,100 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	1,320
材質	ソリッドスチール		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がり回転する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.