


品番 : EA986SD-125

品名 : 125x 36mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)

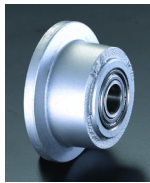


販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



Rolling resistance(転抵抗)  
■ ■ ■ ■ Excellent  
 Operating noise(静音性)  
■ ■ ■ ■ Sufficient  
 Floor surface preservation(床面保護)  
■ ■ ■ ■ Sufficient

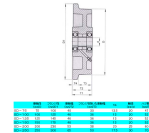

転がり抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています

仕様

車輪径×幅(mm)	125×36	フランジ径	145mm
軸径(mm)	20	耐荷重(kg)	900 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	3,218
材質	鋳鉄		
グリースニップル付き			
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製のレール用車輪(フランジ付き)			
シルバー塗装			
地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.