


品番：EA986SD-150

品名：150x 36mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)

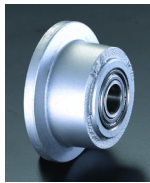

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,300円(税抜) / 16,830円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,300円(税抜) / 16,830円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/04/04 16:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1699ページ | | |



| | | |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| A | E | A |

耐荷重
1000kg



Rolling resistance(転抵抗)


●●●●● Excellent

Operating noise(静音性)

●●●● Sufficient

Floor surface preservation(床面保護)

●●●● Sufficient

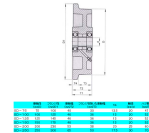

転がり抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています

仕様

| | | | |
|-----------|----------|---------|----------------|
| 車輪径×幅(mm) | 150×36 | フランジ径 | 175mm |
| 軸径(mm) | 20 | 耐荷重(kg) | 1,000 (4 km/h) |
| 耐熱温度 | -20~120℃ | 重量(g) | 3,815 |
| 材質 | 鋳鉄 | | |

グリースニップル付き

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製のレール用車輪(フランジ付き)

シルバー塗装

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.