


品番：EA986SD-200

品名：200x 38mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)

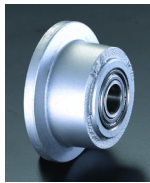


販売価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
カタログ価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/04 18:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



Rolling resistance(転抵抗)  
●●●●● Excellent  
Operating noise(静音性)  
●●●● Sufficient  
Floor surface preservation(床面保護)  
●●●● Sufficient

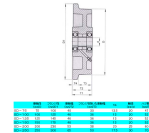

転がり抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています

### 仕様

車輪径×幅(mm)	200×38	フランジ径	230mm
軸径(mm)	25	耐荷重(kg)	1,500 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	7,540
材質	鋳鉄		

グリースニップル付き

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製のレール用車輪(フランジ付き)

シルバー塗装

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.