


品番：EA986SD-250

品名：250x 50mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)

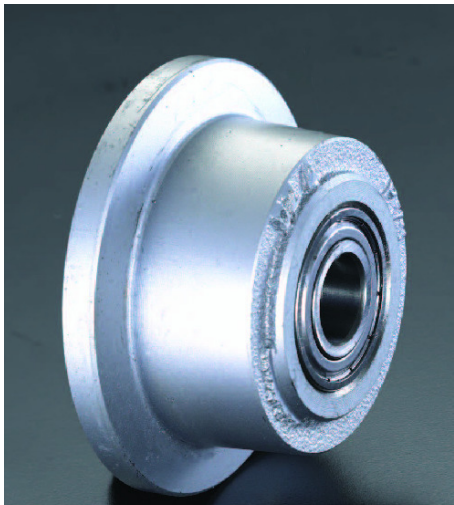

販売価格	47,200円(税抜) / 51,920円(税込)		
カタログ価格	47,200円(税抜) / 51,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 48 (2026/04/04 17:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

耐荷重  
2500kg



Rolling resistance(転抵抗)

■●●●●● Excellent

Operating noise(静音性)


■□□□□ Sufficient

Floor surface preservation(床面保護)

■□□□□ Sufficient



仕様	規格	単位	備考
1	2	3	4

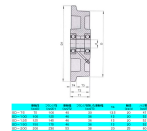

転がり抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています

### 仕様

車輪径×幅(mm)	250×50	フランジ径	300mm
軸径(mm)	30	耐荷重(kg)	2,500 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	13,660
材質	鋳鉄		

グリースニップル付き

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製のレール用車輪(フランジ付き)

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

シルバー塗装

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.