

品番：EA986SF-125

品名：125x 40mm 車輪(Bベアリング・スチール製・レール用)



販売価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
カタログ価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 17:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

耐荷重
1500kg



Rolling resistance(転抵抗)
●●●●● Excellent


Operating noise(静音性)
●●●● Sufficient

Floor surface preservation(床面保護)
●●●● Sufficient



ボールベアリング
ボールベアリングは高硬度、ハイ
スピードでの回転に耐えます。
且に摩擦的に摩擦を必要とする
潤滑剤(オイル)を必要とせずに
動作します。
スチールボールは、内・外レースの間に鋼球を回転し、摩
擦が非常に少なく、エネルギーロスが少なくて済みます。
また、潤滑剤を必要としないため、メンテナンスが容易
です。

標準寸法 JIS B 0103:2018

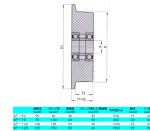

長寿命で、静荷重と動荷重の両方に特性があります

仕様

車輪径×幅(mm)	125×40	フランジ径	150mm
軸径(mm)	25	耐荷重(kg)	1,500 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	4,425
材質	ソリッドスチール		

転がる際の抵抗も少なく、スムーズに走行可能

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

硬く頑丈なつくりで、車輪がすり減りにくいです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.