

品番 : EA986SF-125

品名 : 125x 40mm 車輪(Bベアリング・スチール製・レール用)



販売価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
カタログ価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 05:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A




Rolling resistance(転抵抗)  
●●●●● Excellent

Operating noise(静音性)  
●●●● Sufficient

Floor surface preservation(床面保護)  
●●●● Sufficient



ボールベアリング  
ボールベアリングは高速度・ハイ  
スピードでの使用に耐えられる  
ように設計されています。また、  
静音性に優れた構造を採用して  
います。

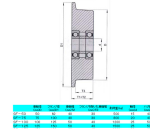

長寿命で、静荷重と動荷重の両方に特性があります

### 仕様

車輪径×幅(mm)	125×40	フランジ径	150mm
軸径(mm)	25	耐荷重(kg)	1,500 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	4,425
材質	ソリッドスチール		

転がる際の抵抗も少なく、スムーズに走行可能

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

硬く頑丈なつくりで、車輪がすり減りにくいです

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.