

品番：EA986SF-150

品名：150x 48mm 車輪(Bベアリング・スチール製・レール用)



販売価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
カタログ価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

耐荷重  
2000kg



Rolling resistance(転抵抗)  
●●●●● Excellent


Operating noise(静音性)  
●●●● Sufficient

Floor surface preservation(床面保護)  
●●●● Sufficient



ボールベアリング  
ボールベアリングは高速度・ハイ  
スピードでの使用に適しています。  
且に機种的に指定が必要とする  
場合はお問い合わせください。  
※ボールベアリングは、軸と軸受けとの間に  
隙間が空くため、軸受けの隙間にボールベアリングが  
入り込んでおかないようにご注意ください。

※詳細は、お問い合わせください。

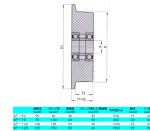

長寿命で、静荷重と動荷重の両方に特性があります

### 仕様

車輪径×幅(mm)	150×48	フランジ径	180mm
軸径(mm)	30	耐荷重(kg)	2,000 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	7,669
材質	ソリッドスチール		

転がる際の抵抗も少なく、スムーズに走行可能

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

硬く頑丈なつくりで、車輪がすり減りにくいです

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.