


品番：EA986SF-150

品名：150x 48mm 車輪(B"アーリング・スティール製・レール用)




販売価格	37,700円(税抜)／41,470円(税込)		
カタログ価格	37,700円(税抜)／41,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		

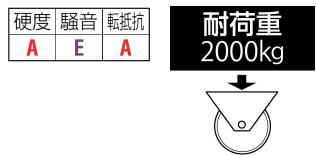

Rolling resistance(転抵抗)
★★★★ Excellent
★★★★ Sufficient

Operating noise(静音性)
★★★★ Excellent
★★★★ Sufficient

Floor surface preservation(床面保護)
★★★★ Excellent

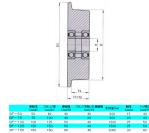

長寿命で、静荷重と動荷重の両方に特性があります

仕様

車輪径×幅(mm)	150×48	フランジ径	180mm
軸径(mm)	30	耐荷重(kg)	2,000 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120°C	重量(g)	7,669
材質	ソリッドスチール		

転がる際の抵抗も少なく、スムーズに走行可能

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

硬く頑丈なつくりで、車輪がすり減りにくいです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目14番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.