

品番：EA986SG-125

品名：125x 36mm 車輪(Bベアリング・ホリアミド製・レール用)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,700円(税抜) / 22,770円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,700円(税抜) / 22,770円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/06/29 03:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1699ページ | | |



| | | |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| A | E | A |



Rolling resistance (転抵抗)
 ■■■■■ Excellent
 Operating noise (静音性)
 ■■■□□ Satisfactory
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■□□ Satisfactory

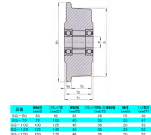

転がり抵抗がとて少なく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

仕様

| | | | |
|-----------|----------|---------|--------------|
| 車輪径×幅(mm) | 125×36 | フランジ径 | 145mm |
| 軸径(mm) | 20 | 耐荷重(kg) | 750 (4 km/h) |
| 耐熱温度 | -20~80℃ | 重量(g) | 859 |
| 材質 | キャストナイロン | | |

転がり抵抗がとて少なく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

車輪は旋削仕上げの高圧縮キャストナイロン製

耐化学薬品性に優れ、多くの刺激物質に耐性があります

ローノイズ

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.