

品番：EA986SG-150

品名：150x 36mm 車輪(Bベアリング・ホリアミド製・レール用)




販売価格	30,500円(税抜) / 33,550円(税込)		
カタログ価格	30,500円(税抜) / 33,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/04 17:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



Rolling resistance(転抵抗)  
 ■■■■■ Excellent  
 Operating noise(静音性)  
 ■■■■■ Satisfactory  
 Floor surface preservation(床面保護)  
 ■■■■■ Satisfactory

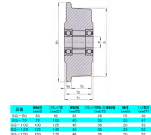

転がり抵抗がとてもなく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	150×36	フランジ径	175mm
軸径(mm)	20	耐荷重(kg)	900 (4 km/h)
耐熱温度	-20~80℃	重量(g)	1,166
材質	キャストナイロン		

転がり抵抗がとてもなく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

車輪は旋削仕上げの高圧縮キャストナイロン製

耐化学薬品性に優れ、多くの刺激物質に耐性があります

ローノイズ

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

代替品

	<p>品番 EA986SF-150</p> <p>コメント 150x60mm フランジ径180mmリットル スチール</p>
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.