

品番：EA986SG-50

品名：50x 26mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)




販売価格	8,100円(税抜) / 8,910円(税込)		
カタログ価格	8,100円(税抜) / 8,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 17:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



Rolling resistance(転抵抗)  
■■■■■ Excellent  
Operating noise(静音性)  
■■■■ Satisfactory  
Floor surface preservation(床面保護)  
■■■■ Satisfactory

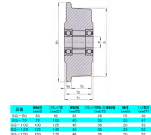

転がり抵抗がとてもなく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

### 仕様

車輪径×幅(mm)	50×26	フランジ径	62mm
軸径(mm)	15	耐荷重(kg)	220 (4 km/h)
耐熱温度	-20~80℃	重量(g)	141
材質	キャストナイロン		

転がり抵抗がとてもなく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

車輪は旋削仕上げの高圧縮キャストナイロン製

耐化学薬品性に優れ、多くの刺激物質に耐性があります

ローノイズ

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

### 代替品

	<p>品番 EA986SF-50</p> <p>コメント 50x40mm フランジ径62mm リットスチール</p>
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.