

品番：EA986SG-50

品名：50x 26mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)




|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,100円(税抜) / 8,910円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,100円(税抜) / 8,910円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/06/29 04:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1699ページ                      |      |   |



|    |    |     |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| A  | E  | A   |



Rolling resistance(転抵抗)  
■■■■■ Excellent  
Operating noise(静音性)  
■■■■ Satisfactory  
Floor surface preservation(床面保護)  
■■■■ Satisfactory

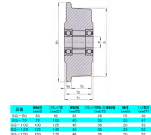

転がり抵抗がとても少なく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

仕様

|           |          |         |              |
|-----------|----------|---------|--------------|
| 車輪径×幅(mm) | 50×26    | フランジ径   | 62mm         |
| 軸径(mm)    | 15       | 耐荷重(kg) | 220 (4 km/h) |
| 耐熱温度      | -20~80℃  | 重量(g)   | 141          |
| 材質        | キャストナイロン |         |              |

転がり抵抗がとても少なく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

車輪は旋削仕上げの高圧縮キャストナイロン製

耐化学薬品性に優れ、多くの刺激物質に耐性があります

ローノイズ

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

代替品

|  |   |
|--|---|
|  | 品番 EA986SF-50<br>コメント 50x40mm フランジ径62mm リットスチール |
|--|---|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.