

品番：EA986SG-75

品名：75x 30mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)




販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 16:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



Rolling resistance(転抵抗)
■■■■■ Excellent
Operating noise(静音性)
■■■■ Satisfactory
Floor surface preservation(床面保護)
■■■■ Satisfactory

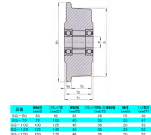

転がり抵抗がとてもなく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	75×30	フランジ径	100mm
軸径(mm)	20	耐荷重(kg)	380 (4 km/h)
耐熱温度	-20~80℃	重量(g)	360
材質	キャストナイロン		

転がり抵抗がとてもなく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

車輪は旋削仕上げの高圧縮キャストナイロン製

耐化学薬品性に優れ、多くの刺激物質に耐性があります

ローノイズ

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

代替品

	品番 EA986SF-75 コメント 75x30mm フランジ径100mm リットル スチール
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.