

品番：EA986SG-75

品名：75x 30mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)



販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 03:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A


耐荷重
380kg

Rolling resistance(転抵抗)
 ■■■■■ Excellent
 Operating noise(静音性)
 ■■■■■ Satisfactory
 Floor surface preservation(床面保護)
 ■■■■■ Satisfactory

ボールベアリング
 ボールベアリングは、高い回転精度と低摩擦を実現します。また、衝撃に強い構造となっており、長寿命で信頼性の高い部品です。

品質保証
 品質保証書が同梱されています。品質保証書の詳細は、当社のウェブサイトをご覧ください。

キャストナイロン
 一般的にアイロンに比べて、耐摩耗性(圧力破壊)が優れており、長寿命に期待できます。転がり抵抗が低くなるため、省エネルギー効果があります。

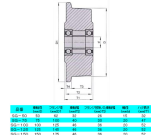

転がり抵抗がとてもなく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	75×30	フランジ径	100mm
軸径(mm)	20	耐荷重(kg)	380 (4 km/h)
耐熱温度	-20~80℃	重量(g)	360
材質	キャストナイロン		

転がり抵抗がとてもなく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

車輪は旋削仕上げの高圧縮キャストナイロン製

耐化学薬品性に優れ、多くの刺激物質に耐性があります

ローノイズ

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

代替品

	<p>品番 EA986SF-75</p> <p>コメント 75x30mm フランジ径100mm リットル スチール</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.