


品番 : EA986SP-19

品名 : 30x9mm ガイドローラー(U型)



販売価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
カタログ価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/14 23:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1751ページ		

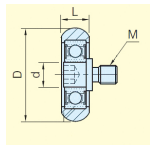

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	GRL30M6P-U-SUS
車輪径	30mm	車輪幅	9mm
ねじサイズ	M6x8mm	許容荷重	196N
耐熱温度	105℃	材質	本体:ポリアセタールホワイト ベアリング:SUS440C ボルト:SUS303
質量	19.4g		

樹脂製のため、走行音が静かです。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.