


品番 : EA986TL-1

品名 : 75mm/750kg レバーリングキャスター(自在)



販売価格	7,300円(税抜) / 8,030円(税込)		
カタログ価格	7,300円(税抜) / 8,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/17 00:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1685ページ		

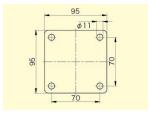

自在車



プレート式



使用例



機械装置



取付方法

カタログ訂正

25/12/08 耐荷重/材質の訂正。誤:800kg/金具:スチール、正:750kg/金具:アルミニウム、取付部:スチール(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	GD-100-F-NYN
耐荷重	750kg	車輪径×幅	75×30mm
全高	120mm	車輪穴径	12mm
プレートサイズ	95mmx95mm	取付ピッチ	70mmx70mm
取付穴径	11mm	偏芯	53mm
調整範囲	12mm	材質	金具:アルミニウム 取付部:スチール 車輪:ナイロン
重量	1.9kg		

高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利な自在キャスター

キャスターの裏側で水平調整が可能です。

プレートタイプ

ストッパー無し

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.