
 


品番：EA986TL-3

品名：90mm/1500kgレバリングキャスト-(MCナイロン/自在)

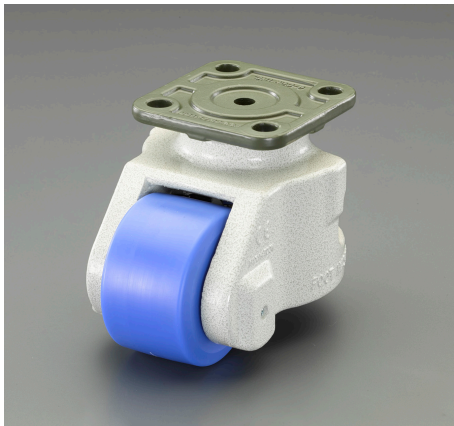

販売価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
カタログ価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/11 01:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1685ページ		



カタログ訂正

25/12/08 材質の訂正。誤:金具:スチール、正:金具:アルミニウム、取付部:スチール(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	GD-150-F-MCN
耐荷重	1500kg	車輪径×幅	90×55mm
全高	132mm	車輪穴径	18mm
プレートサイズ	100mm×100mm	取付ピッチ	70mm×70mm
取付穴径	13mm	偏芯	69mm
調整範囲	15mm	材質	金具:アルミニウム 取付部:スチール 車輪:MCナイロン
重量	3.5kg		

高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利な自在キャスター

キャスターの裏側で水平調整が可能です。

プレートタイプ

ストッパー無し

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.