

品番：EA986VA-150

品名：150mm/2000kg 戸車(V型・重量用)



販売価格	30,900円(税抜) / 33,990円(税込)		
カタログ価格	30,900円(税抜) / 33,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鉄
引張強さ	500N/mm ²	490N/mm ²
伸び	10%	20%
衝撃値	20J	30J
加工性	優	良
重量	重	軽



寸法表

項目	寸法
全長	185mm
溝幅	35mm
溝深	18mm
軸径	20mm
軸孔径	18mm
軸孔深	6mm
側孔径	13.5mm
側孔深	7.7mm
側孔間隔	137mm
側孔中心線間隔	165mm
側孔中心線径	88mm
側孔中心線厚	13.5mm

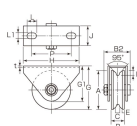

仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(ユニクロメッキ)		
密閉防塵式ベアリング2個			
耐荷重(2個)	2000kg	サイズ	A:150mm、B:43mm、 B2:88×M20、C:13.5mm、 D:18.0mm、E:7.7mm、 G:165.0mm、G1:137mm、 H:250mm、J:60.0mm、 L:35mm、L1:20mm、 P:185mm、t:6.0mm
重量	6.40kg		
1個価格			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.