

品番 : EA986VD-150

品名 : 150mm/2200kg 戸車(レール用・重量用)



販売価格	28,200円(税抜) / 31,020円(税込)		
カタログ価格	28,200円(税抜) / 31,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/11 05:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鋳鉄
引張強さ	270N/mm ²	200N/mm ²
伸び	10%	2%
衝撃値	20J	5J



規格

項目	規格
材質	ダクタイル鋳鉄
表面処理	亜鉛めっき
寸法	150mm

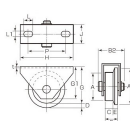

仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(ユニクロメッキ)	密閉防塵式ベアリング	2個
耐荷重(2個)	2200kg	サイズ	A:130mm、A1:φ150mm、B: 43mm、 B2:88mm、C:33.0mm、D:10.0 mm、 E:10.0mm、G:155mm、G1: 137mm、 H:250mm、J:60.0mm、L:35mm、 L1:20mm、P:185mm、t:6.0mm、 適用軌条レール:9kg(32.0mm)
重量	6.00kg		
1個価格			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.