

品番 : EA986VD-75

品名 : 75mm/ 650kg 戸車(レール用・重量用)



販売価格	9,130円(税抜) / 10,043円(税込)		
カタログ価格	9,130円(税抜) / 10,043円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/11 03:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鉄
引張強さ	270	235
伸び	10	20
衝撃値	27	27



規格

規格	単位	値
引張強さ	MPa	270
伸び	%	10
衝撃値	J/m	27

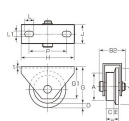

仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(ユニクロメッキ)	密閉防塵式ベアリング	2個
耐荷重(2個)	650kg	サイズ	A:75mm、A1:φ90mm、B:32mm、 B2:52mm、C:24.0mm、D:7.5mm、 E:8.0mm、G:88mm、G1:67mm、 H:120mm、J:42.5mm、L:15mm、 L1:11mm、P:95mm、t:3.2mm、 適用軌条レール:6kg(25.4mm)
重量	1.30kg		
1個価格			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.