



品番：EA986WA-100

品名：100x34mm 車輪(MCナイロン製)

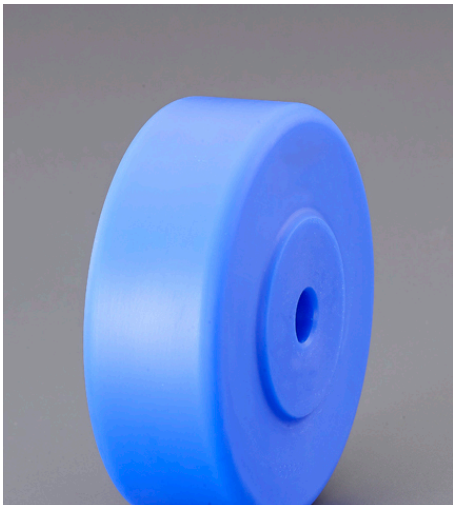

販売価格	4,840円(税抜) / 5,324円(税込)		
カタログ価格	4,840円(税抜) / 5,324円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/05 03:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

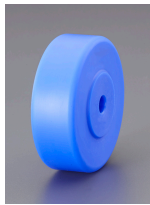

MCナイロンの特長
大きくて丈夫で摩擦係数が良く、乗り場所でも摩擦係数が高い。摩擦抵抗や衝撃吸収性に優れています。
耐熱・耐寒性で厚みが良く、サイズが広くない材質です。また、摩擦係数が高いアルミコーティングの加工も、アルカリに対する薬品耐性にも優れています。

仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	100×34mm	耐荷重	520kg
軸径	12mm	軸幅	38mm
リム幅	47mm	重量	3210g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性
ベアリングなし			
水中での使用も可能です。			
CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.