
 
品番: EA986WA-100

品名: 100x34mm 車輪(MCナイロン製)



販売価格	<b>4,840円</b> (税抜)/ 5,324円(税込)				
カタログ価 格	4,840円(税抜)/5,324円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/26 12:21現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1746ページ				

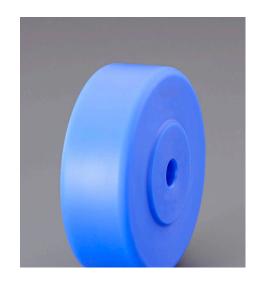





材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	100×34mm	耐荷重	520kg
軸径	12mm	軸幅	38mm
リム幅	47mm	重量	3210g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポート ローラー、設備機械の移動用車輪、搬 送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり 性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐 薬品性

ベアリングなし

水中での使用も可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.