



品番：EA986WA-130

品名：130x42mm 車輪(MCナイロン製)

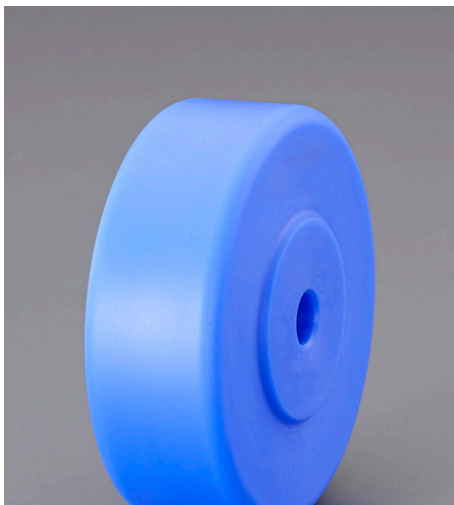

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,200円(税抜) / 11,220円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 10,200円(税抜) / 11,220円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2026/04/10 12:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1698ページ                       |      |   |

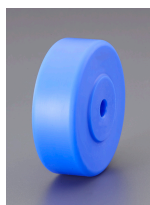

**MCナイロンの特長**  
大きくて丈夫で摩耗性が良く、乗り場所でも耐  
摩耗性があり、摩擦抵抗や静電帯電に優れて  
います。  
耐油性能が良く、ノイズが低く、  
材質です。また、摩擦係数があるアルミコー  
ティングや、アルカリに対する薬品耐性  
にも優れています。

仕様

|       |   |      |  |
|-------|---|------|--|
| 材質    | MCナイロン                                    | 耐熱温度 | -40℃~120℃                              |
| 車輪径×幅 | 130×42mm                                  | 耐荷重  | 840kg                                  |
| 軸径    | 20mm                                      | 軸幅   | 50mm                                   |
| リム幅   | 59mm                                      | 重量   | 660g                                   |
| 用途    | 台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー | 特長   | 大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性 |

ベアリングなし

水中での使用も可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.