



品番：EA986WA-150

品名：150x44mm 車輪(MCナイロン製)

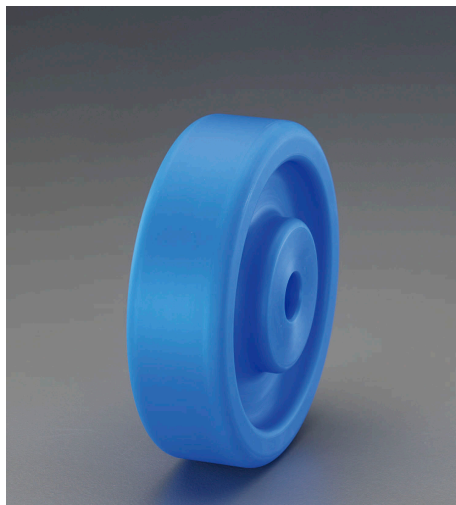

販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/05 03:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

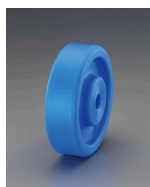

MCナイロンの特長
大きくて丈夫で耐熱性が良く、暑い場所でも使用できる。摩擦抵抗や静電気を抑えてくれます。
耐油性能が良く、油が染み付く心配がほとんどありません。
また、摩擦係数が高いので、アルミコーティングやステンレス鋼、アルカリに対する薬品耐性も優れています。

仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	150×44mm	耐荷重	1000kg
軸径	20mm	軸幅	52mm
リム幅	67mm	重量	720g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性

ベアリングなし

水中での使用も可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.