



品番：EA986WA-180

品名：180x45mm 車輪(MCナイロン製)

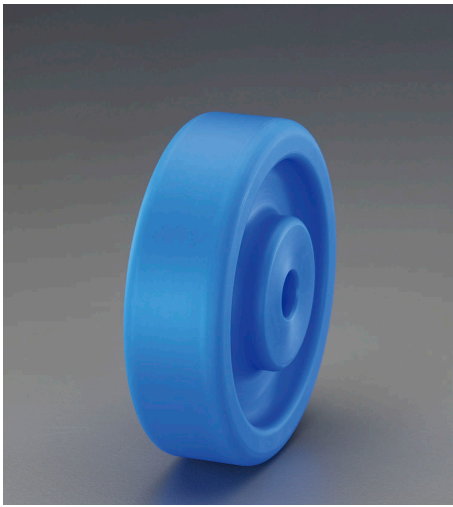

販売価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
カタログ価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/05 03:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

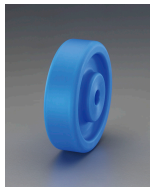

MCナイロンの特長
大きくて丈夫で摩擦が良く、滑り場所でも耐摩耗性があり、機械部品や輸送用で重宝されています。
耐熱・耐寒性で重りが良く、ノイズが低く、軽い材料です。また、摩擦係数があるアルミコーティングや、アルカリに耐える薬品耐性も備わっています。

仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	180×45mm	耐荷重	1200kg
軸径	20mm	軸幅	54mm
リム幅	72mm	重量	1040g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性
ベアリングなし			
水中での使用も可能です。			
CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.