
 
品番: EA986WA-200

品名: 200x45mm 車輪(MCナイロン製)



販売価格	22,700円 (税抜)/ 24,970円(税込)				
カタログ価 格	22,700円(税抜)/24,970円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/26 12:14現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1746ページ				

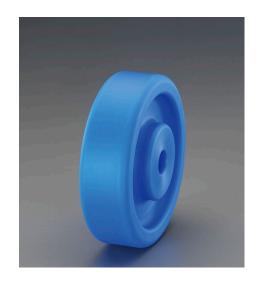







仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	200×45mm	耐荷重	1330kg
軸径	20mm	軸幅	54mm
リム幅	82mm	重量	1280g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポート ローラー、設備機械の移動用車輪、搬 送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり 性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐 薬品性

ベアリングなし

水中での使用も可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.