
 
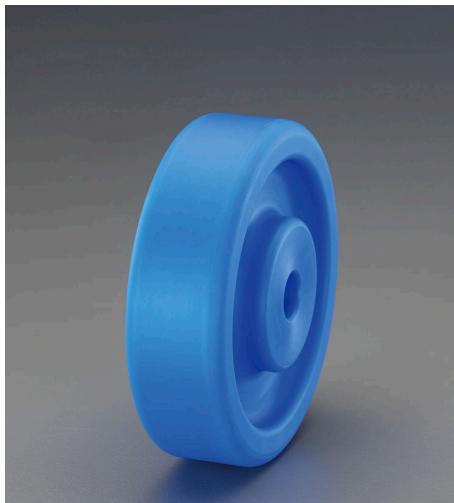


品番 : EA986WA-200

品名 : 200x45mm 車輪(MCナイロン製)



販売価格	24,200円(税抜)／26,620円(税込)		
カタログ価格	24,200円(税抜)／26,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/18 05:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

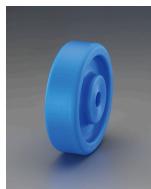

#### 仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40°C～120°C
車輪径×幅	200×45mm	耐荷重	1330kg
軸径	20mm	軸幅	54mm
リム幅	82mm	重量	1280g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性

ペアリングなし

水中での使用も可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.