



品番：EA986WA-50

品名：50x24mm 車輪(MCナイロン製)

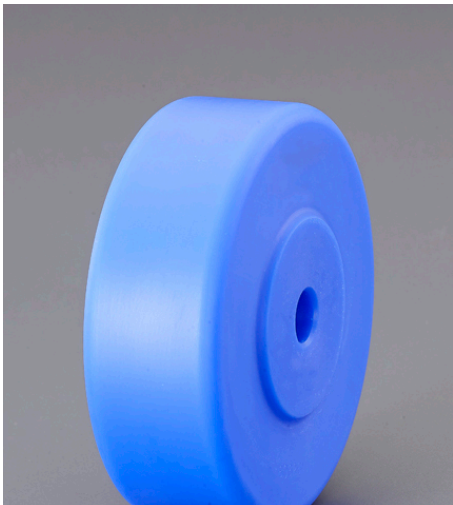

販売価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
カタログ価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/05 02:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

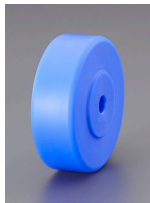

**MCナイロンの特長**  
大きくて丈夫で摩耗性が良く、重い場所でも耐荷重が重く、摩擦抵抗や静電帯電に優れています。  
耐油性能が良く、油やグリースが染みこみません。また、耐熱性があるため、アルミコーティングや溶剤による劣化に耐える高品質な素材です。

仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	50×24mm	耐荷重	210kg
軸径	8mm	軸幅	29mm
リム幅	30mm	重量	60g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性
ベアリングなし			
水中での使用も可能です。			
CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.