



品番：EA986WA-75

品名：75x32mm 車輪(MCナイロン製)

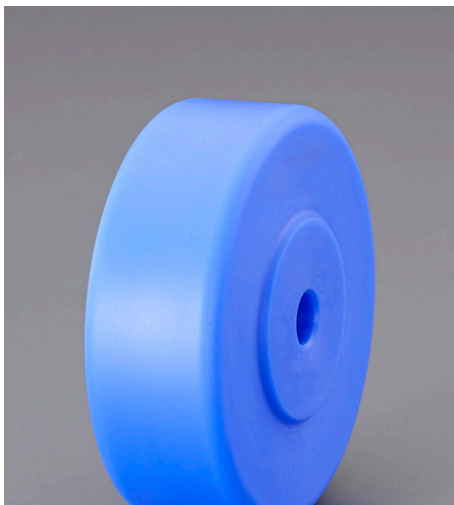

販売価格	3,310円(税抜) / 3,641円(税込)		
カタログ価格	3,310円(税抜) / 3,641円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 12:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

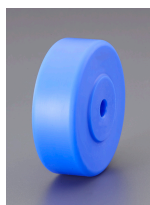

MCナイロンの特長
大きくて丈夫で耐熱性が良く、摩耗場所でも耐摩耗性があり、摩擦抵抗や静電帯電を軽減しています。
耐油性能に優れており、サイズが広くていろいろな材料です。また、摩擦係数があるアルミコーティングや、アルミコーティングに対する耐薬品性にも優れています。

仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃～120℃
車輪径×幅	75×32mm	耐荷重	360kg
軸径	10mm	軸幅	36mm
リム幅	45mm	重量	170g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性

ベアリングなし

水中での使用も可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.