
 
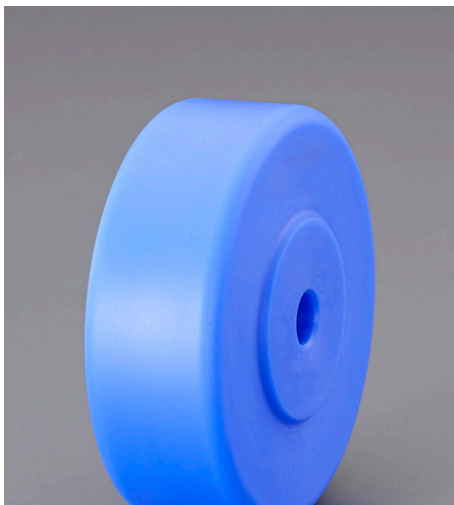


品番：EA986WA-75

品名：75x32mm 車輪(MCナイロン製)



販売価格	3,310円(税抜) / 3,641円(税込)		
カタログ価格	3,310円(税抜) / 3,641円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/05 03:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

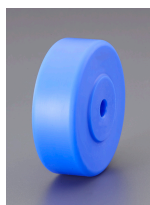

**MCナイロンの特長**  
大きくて丈夫で耐荷重が良く、乗り場所でも耐  
摩耗性があり、摩擦抵抗や音響特性を優れて  
います。  
耐熱性能が良く、サイズが広く、  
材質です。また、摩擦係数があるアルミコー  
ティングや、アルカリに対する耐薬品性  
にも優れています。

仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	75×32mm	耐荷重	360kg
軸径	10mm	軸幅	36mm
リム幅	45mm	重量	170g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポート ローラー、設備機械の移動用車輪、搬 送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり 性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐 薬品性

ベアリングなし

水中での使用も可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.