
 
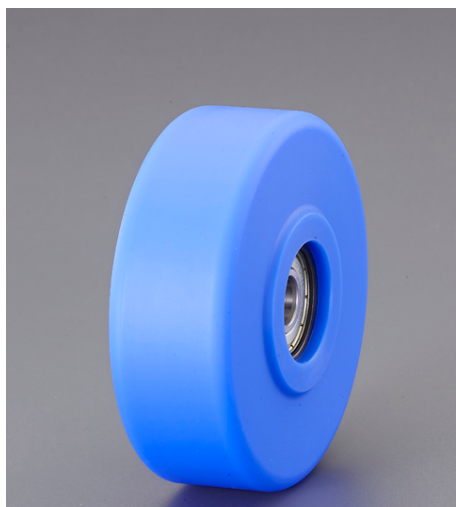


品番 : EA986WB-130

品名：130x42mm 車輪(ハブリング付・MCナイロン製)



販売価格	13,500円(税抜)／14,850円(税込)		
カタログ価格	13,500円(税抜)／14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/18 05:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

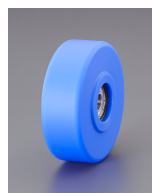

MCナイロンの特長

堅く丈夫で暖和性が良く、寒い場所でも耐寒性が有り、機械紙紙や耐摩耗性に優れています。

低回転抵抗で回りが良く、ノイズがでにくい材質です。また、高湿耐性があり、アルコール・塩・グリセリンや酸・アルカリに対する高湿耐性に優れています。

仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃～120℃
車輪径×幅	130×42mm	耐荷重	840kg
軸径	20mm	軸幅	50mm
リム幅	59mm	ベアリング幅	38.2mm
重量	740g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング

水のかかる場所でも使用可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカatalogを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.