



品番 : EA986WB-180

品名 : 180x45mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)

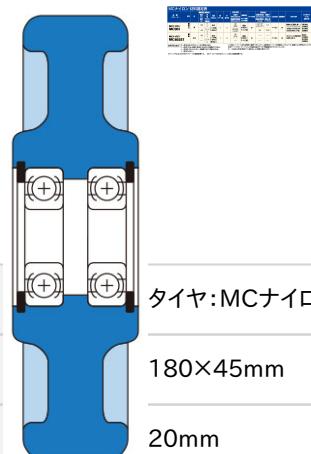

販売価格	24,200円(税抜)／26,620円(税込)		
カタログ価格	24,200円(税抜)／26,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/18 05:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

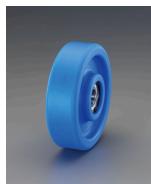

**MCナイロンの特長**  
軽く丈夫で、耐熱性、耐寒性、低騒音、耐薬品性。  
また、摩擦係数が低いため、静かに走ります。  
軸径で回りが楽く、ノイズが少ないので、  
材質です。また、耐油性があり、アルコール、  
油、クリークや静止油に対応する耐油性  
にも優れています。

#### 仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40°C～120°C
車輪径×幅	180×45mm	耐荷重	1200kg
軸径	20mm	軸幅	54mm
リム幅	72mm	ベアリング幅	42.2mm
重量	1170g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング

水のかかる場所でも使用可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.