

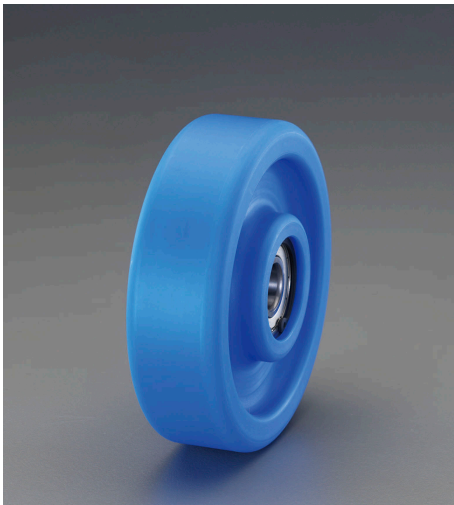


品番：EA986WB-200

品名：200x45mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)

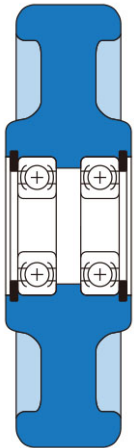

販売価格	29,700円(税抜)／ 32,670円(税込)		
カタログ価格	29,700円(税抜)／32,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 （2026/02/18 05:25現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

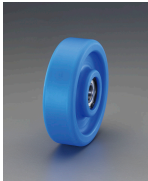

MCナイロンの特長
低くて丈夫で摩耗性が良く、寒い場所でも使用可能で、機械的強度や耐薬品性に優れています。
静音性能が高く、低騒音、低振動に優れています。
また、耐熱性があり、アルミ、ステンレス、銅、アルカリに耐える薬品性にも優れています。

仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃～120℃
車輪径×幅	200×45mm	耐荷重	1330kg
軸径	20mm	軸幅	54mm
リム幅	82mm	ベアリング幅	41.6mm
重量	1480g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング

水のかかる場所でも使用可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.