
品番: EA986WB-200

品名: 200x45mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)

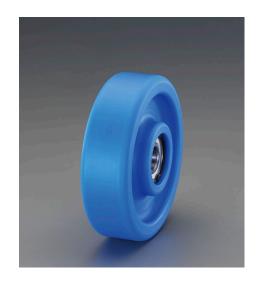

販売価格	27,900円 (税抜)/30,690円(税込)				
カタログ価 格	27,900円(税抜)/30,690円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/26 12:14現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1746ページ				







材質	ŕ

リム幅

重量

特長

車輪径×幅 軸径

\bigoplus	. タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃~120℃
	200×45mm	耐荷重	1330kg
	20mm	軸幅	54mm
	82mm	ベアリング幅	41.6mm
	1480g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポート ローラー、設備機械の移動用車輪、搬 送用ローラー

ボールベアリング

水のかかる場所でも使用可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

薬品性

大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり 性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.